


E21040



拡散反射型ファイバセンサ
FT-11-M-V-M6/5M

廃止品 - 参考資料

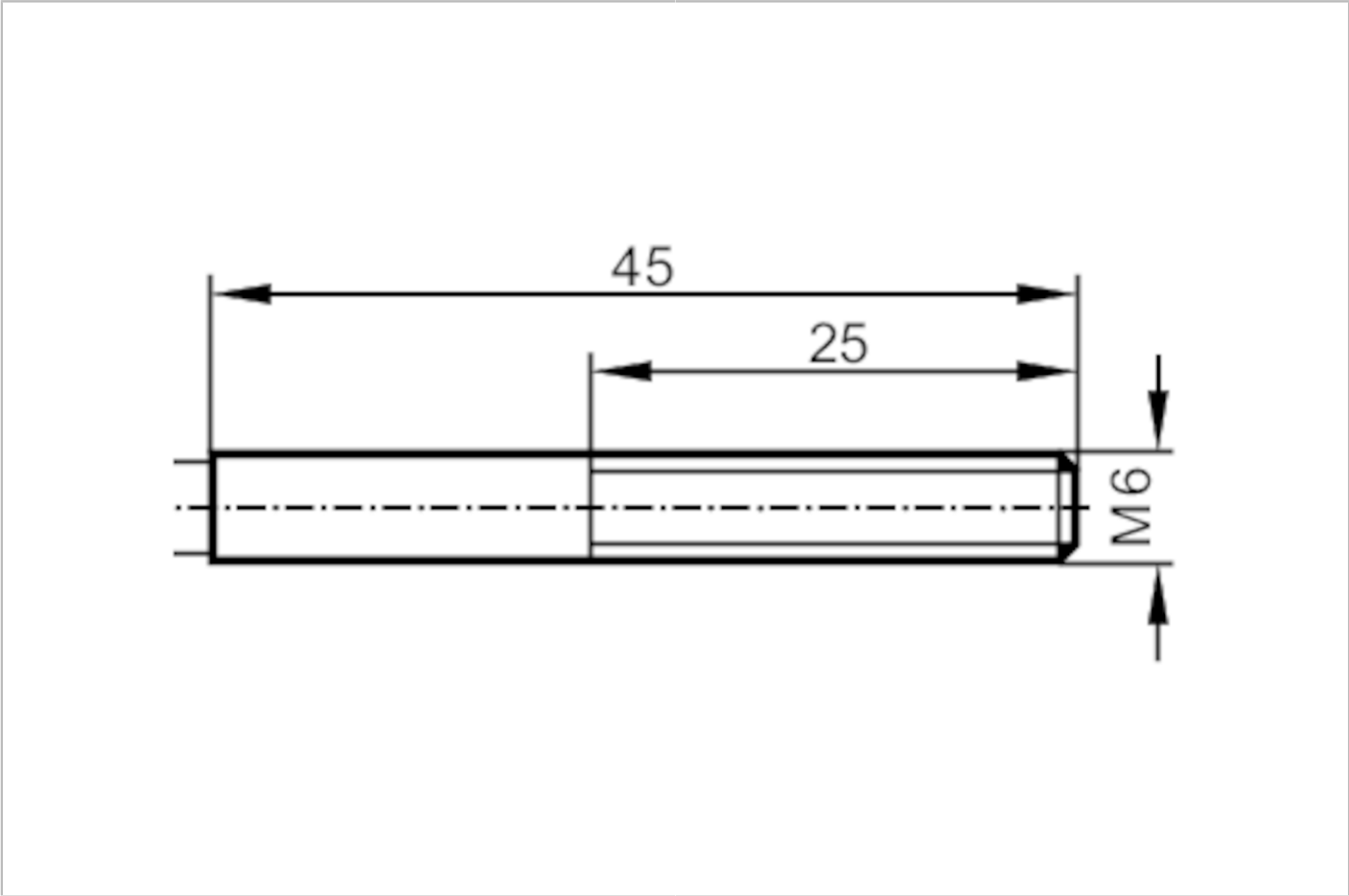

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OB5030
OB50	
検出距離 [mm]	8
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ [mm]	45
全長 [mm]	5000
最小曲げ半径 [mm]	20
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン

E21040



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-M-V-M6/5M

備考	
梱包数	1 個