


E21128



光電センサ用取付けセット

O5 MOUNTING BRACKET

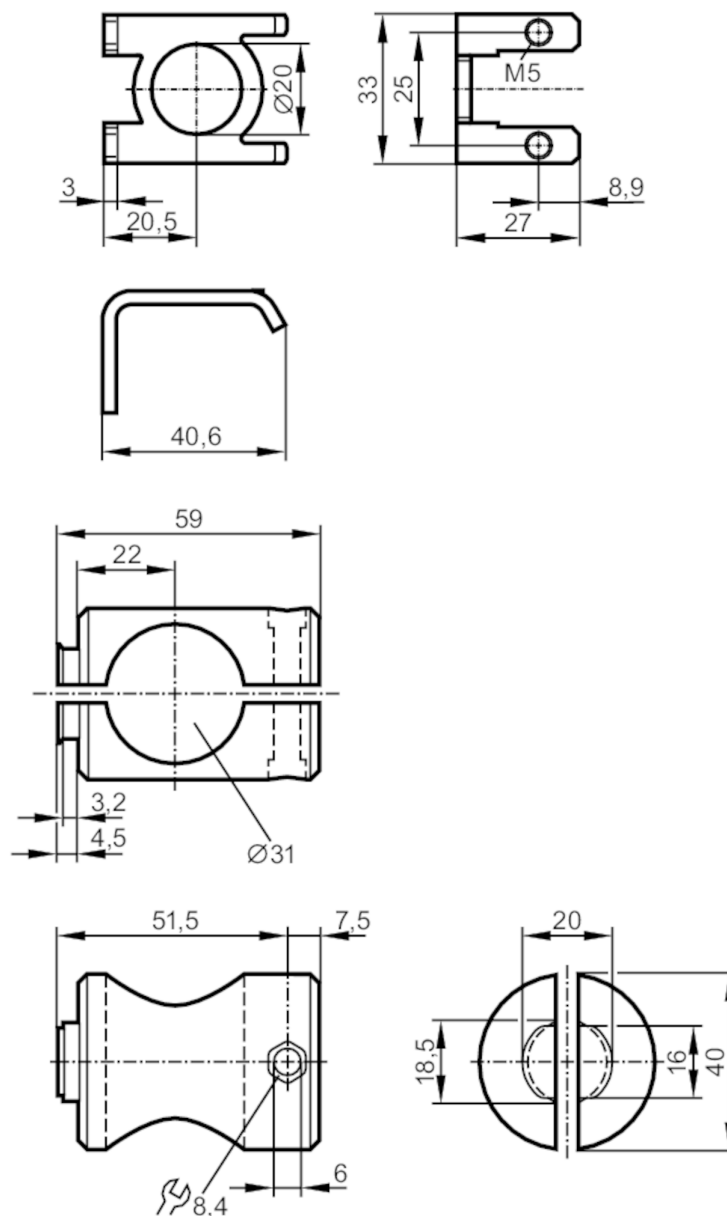

アプリケーション

仕様

固定用金具

機械的仕様

重量

[g]

153.5

取り付け方法

取付けロッド, (Ø 30 mm)

材質

ブラケット: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), クランプ: アルミニウム 非着色陽極酸化処理, ねじ: ステンレス, ナット: ステンレス

アクセサリ

付属品

ソケットキャップねじ: 1 x M5 x 40

六角穴付きボルト: 2 x M5 x 8

備考

梱包数

1 個