


E2M205



カメラビデオ出力用アダプタケーブル

CONNECTION CABLE M16 16M

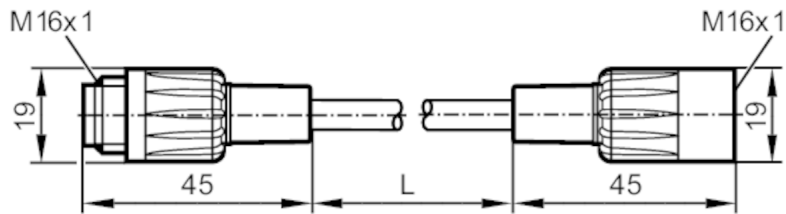

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
仕様	ビデオ出力カメラ O2M20x
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-45~85
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	858.5
材質		外装: 塩化ビニール (PVC), シーリング(パッキン): EPDM
ロックリング材質		塩化ビニール (PVC)

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 16 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 6 mm, 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, 締結部: 塩化ビニール (PVC), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



E2M205




カメラビデオ出力用アダプタケーブル

CONNECTION CABLE M16 16M

電気接続

接続

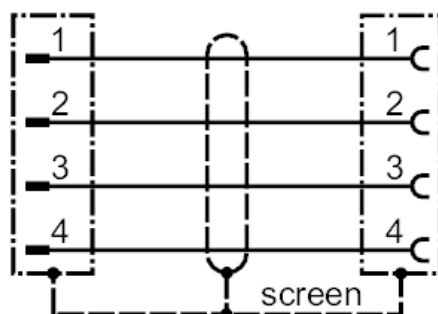

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, 締結部: 塩化ビニール (PVC), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

