


E2M231



1つのアナログビデオ入力で監視

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

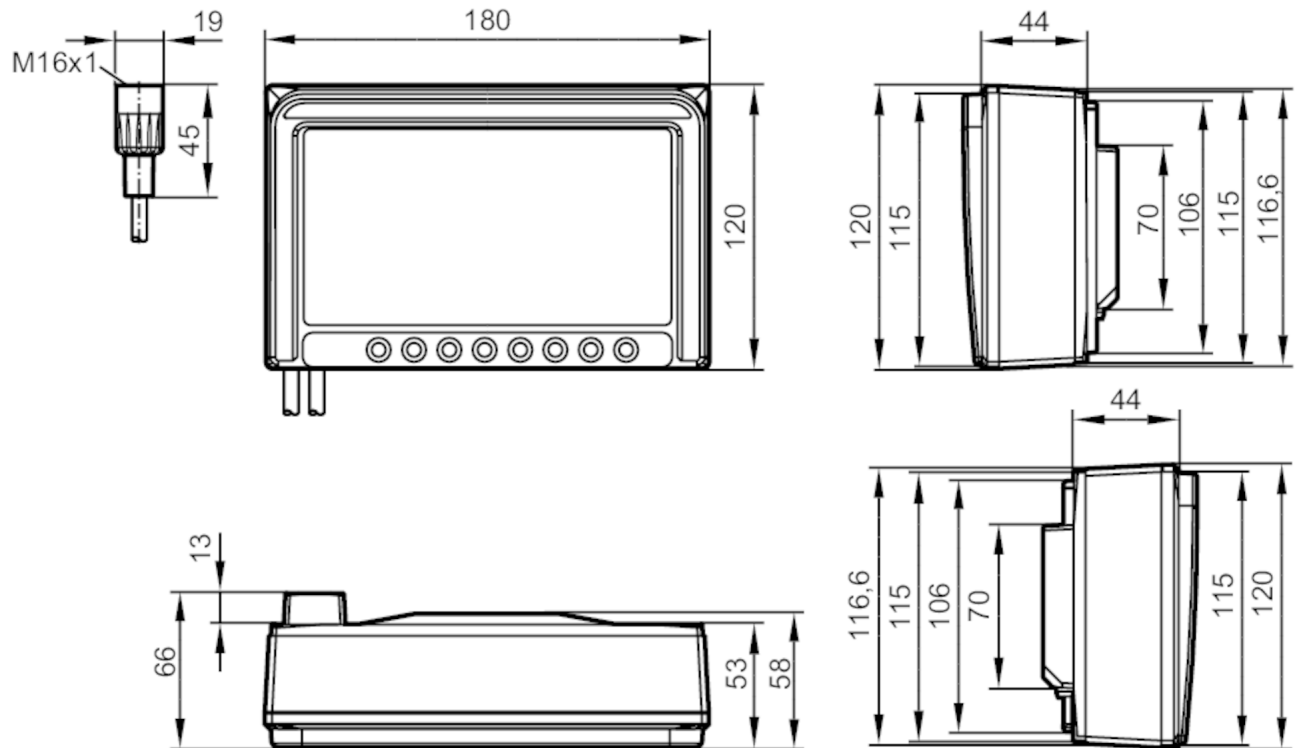

アプリケーション

アプリケーション O2M2/ O3M2型接続モニター (カメラ1台)

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 12~32, (± 10%)
過電圧保護		有
カメラ用電源電圧	[mA]	2000, (± 10%)

入力

ビデオ入力 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
保存温度	[°C]	-40~125
保存湿度	[%]	< 75, (相対湿度)
保存可能期間	[MON]	24
保護構造		IP 67

試験 / 認証

衝撃耐性		15,3 G(rms) 周波数範囲 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz
------	--	--

機械的仕様

重量 [g] 1202.5

E2M231



1つのアナログビデオ入力で監視

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

材質	外装: ABS樹脂 黒, ブラケット: アルミニウム 黒
----	------------------------------

ディスプレイ / パーツ

ディスプレイタイプ	カラーディスプレイ
-----------	-----------

ディスプレイサイズ	7"
-----------	----

備考

備考	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
----	---

	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
--	--

	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
--	--

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - ソケット

ケーブル: 2 m

コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A




E2M231



1つのアナログビデオ入力で監視

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

接続

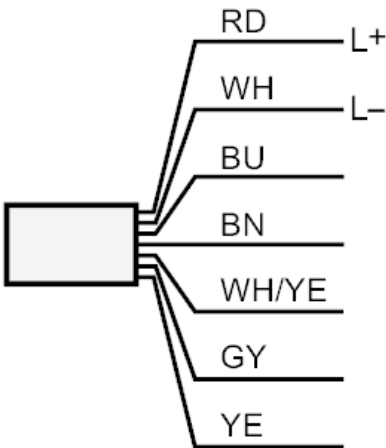

RD:	L+
WH:	L-
BU:	カメラ 1
BN:	カメラ 2
WH/YE:	カメラ 3
GY:	カメラ 4 タコメータ
YE:	ハンドブレーキ

1	同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2	同軸 スクリーン ビデオGND
3	U+
4	0 V