


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

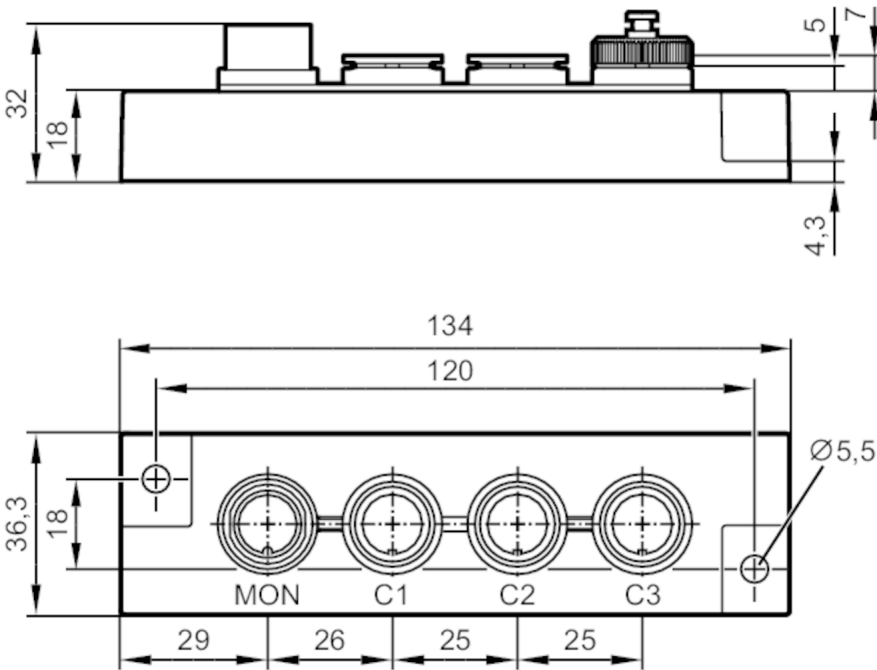

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 12, (±1.5V)
過電圧保護		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
保存温度	[°C]	-40~125
保存湿度	[%]	< 75, (相对湿度)
保存可能期間	[MON]	24
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	149
材質		外装: ABS樹脂 黒

アクセサリ

付属品		保護キャップ
-----	--	--------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

電気接続 - ソケット

コネクタ式: M16, コーディング: A



C1...3

1	同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2	同軸 スクリーン ビデオGND
3	U+
4	0 V

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M16, コーディング: A



MON

1	同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2	同軸 スクリーン ビデオGND
3	未使用
4	未使用