


# E2M251



## E2M250用接続ケーブル

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

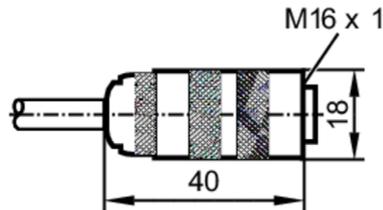

### アプリケーション

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 特長 | ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性         |
| 仕様 | MultiViewBoxの接続用 E2M250 |

### 電気的仕様

|              |         |
|--------------|---------|
| 使用電源電圧範囲 [V] | DC < 60 |
|--------------|---------|

### 使用環境条件

|             |        |
|-------------|--------|
| 使用周囲温度 [°C] | -45~85 |
| 保護構造        | IP 67  |

### 機械的仕様

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 重量 [g]   | 322.8                          |
| 材質       | 外装: 亜鉛ダイキャスト, シーリング(パッキン): PBT |
| ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト                       |
| 耐摺動屈曲性   | 有                              |
| 耐摺動屈曲性   | 組込み固定時の曲げ半径 ≥ 100 mm           |

### 備考


|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続

ケーブル: 3.85 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6 mm, 7 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, 締結部: 亜鉛ダイキャスト

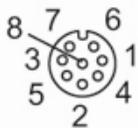

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | DC 12 / 24 V 赤 |
| 2 | GND 白          |
| 3 | IN 1 青         |
| 4 | IN 2 茶         |
| 5 | IN 3 白/黄       |
| 6 | IN 4 灰         |
| 7 | 未使用            |
| 8 | 未使用            |