


E2M252



ソケット 芯線接続可能
WIRABLE SOCKET M16 8P

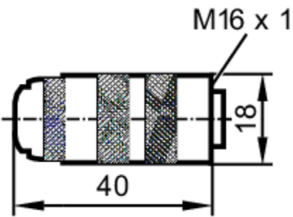

アプリケーション	
仕様	MultiViewBoxの接続用 E2M250
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC < 60
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -45～85
保護構造	IP 67
機械的仕様	
重量	[g] 36.9
材質	外装: 亜鉛ダイキャスト, シーリング(パッキン): PBT
ロックリング材質	亜鉛ダイキャスト
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
端子:	
電気接続 - ソケット	
コネクタ式: 1 x M16, ストレート, 締結部: 亜鉛ダイキャスト	