


E2D100



USB接続ケーブル

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

廃止品 - 参考資料

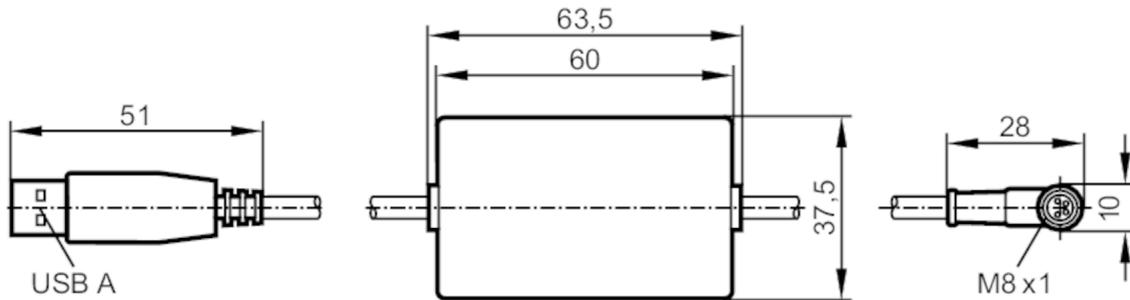

アプリケーション

特長 ハロゲンフリー

電氣的仕様

保護クラス III

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] 0~60

保護構造 IP 54

試験 / 認証

EMC EN 61000-6-1

機械的仕様

材質 PUR

外装材質 PUR

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 4 x 0.25 mm²

電気接続 - Stecker






USB接続ケーブル

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

接続

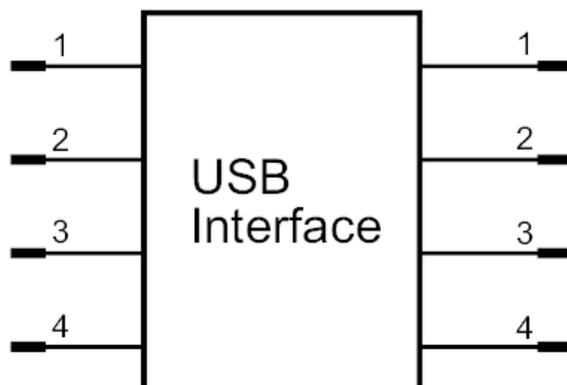

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x USB, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

コネクタ式: 1 x M8, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

