


# E30403



溶接用保護管 温度センサ用

## WELDING THERMOWELL G1/2 V4A

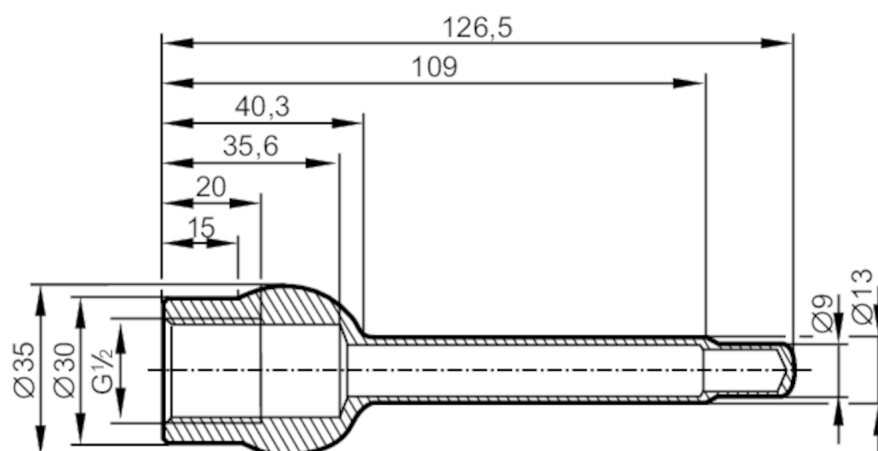

**EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM** 

## アプリケーション

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 仕様           | 温度センサ用 TA343x, TAA431, TAD191 |
| 最大許容圧力 [MPa] | 16                            |

## 測定範囲 / 設定範囲

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| プローブ長 L | [mm] | 126.5 |
|---------|------|-------|

## 機械的仕様

|                     |     |                             |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| 重量                  | [g] | 180.8                       |
| 材質                  |     | ステンレス 1.4404 (SUS316L)      |
| センサ接続               |     | G 1/2 テーパ形シーリングエッジ Ø 8,2 mm |
| プロセス接続              |     | Ø 35 mm                     |
| 媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz |     | < 0.6                       |

## 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|