


E30406



変圧器

VOLTAGE CONVERTER

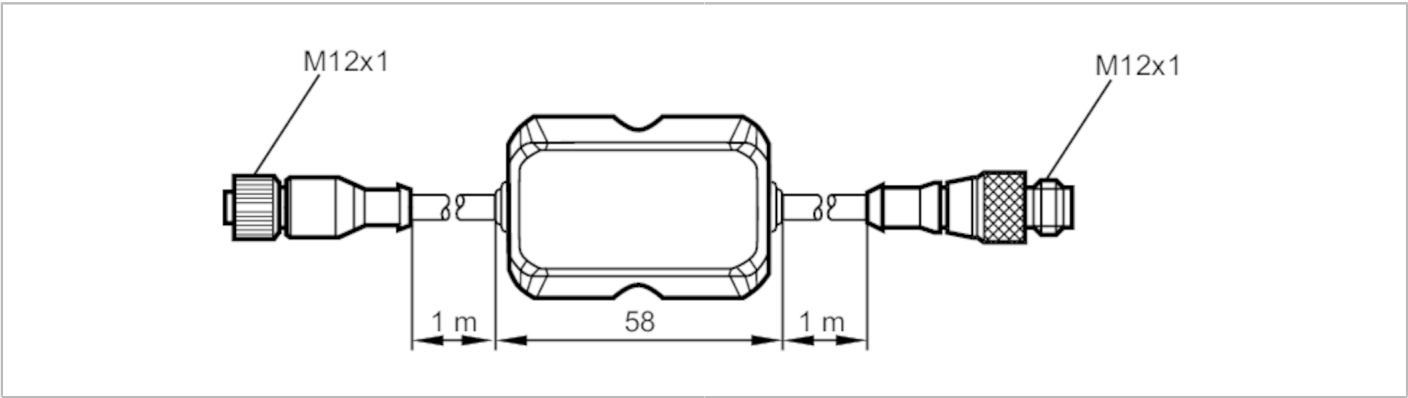

電氣的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	9～27
消費電流	[mA]	< 500
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
短絡保護		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 40
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV カップリングクランプ
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V (0,15...80 MHz)
機械的仕様		
重量	[g]	151
材質		PBT GF20
シーリング材		FKM
備考		
梱包数		1 個
電気接続・ソケット		
ケーブル: 1 m, PUR		
コネクタ式: 1 × M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM		

E30406




変圧器

VOLTAGE CONVERTER

電気接続

接続

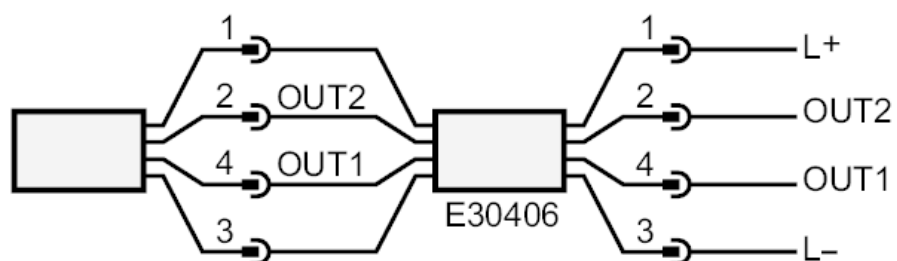

電気接続 - プラグ

ケーブル: 1 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM