




プロセスセンサ用溶接アダプタ
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

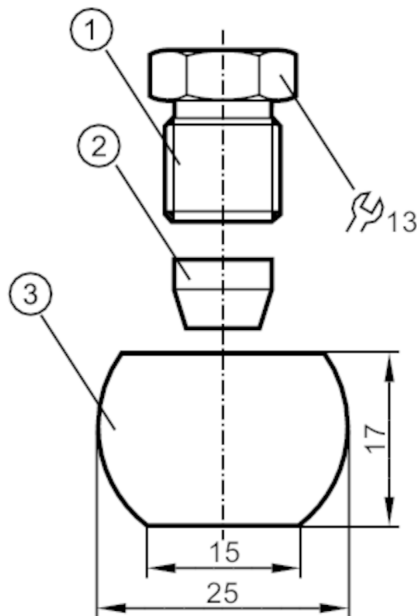

- 1 クランプねじ
- 2 ラバーリング
- 3 溶接ブッシュ

EC 1935/2004 

アプリケーション	
仕様	温度センサ用 Ø 6 mm
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	1
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-10～150
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	56.1
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), ラバーリング: PEEK
締付トルク [Nm]	< 10
センサ接続	Ø 6 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 25 mm
備考	
梱包数	1 個