


E30425



圧力センサ用ティーチボタン
TEACH BUTTON

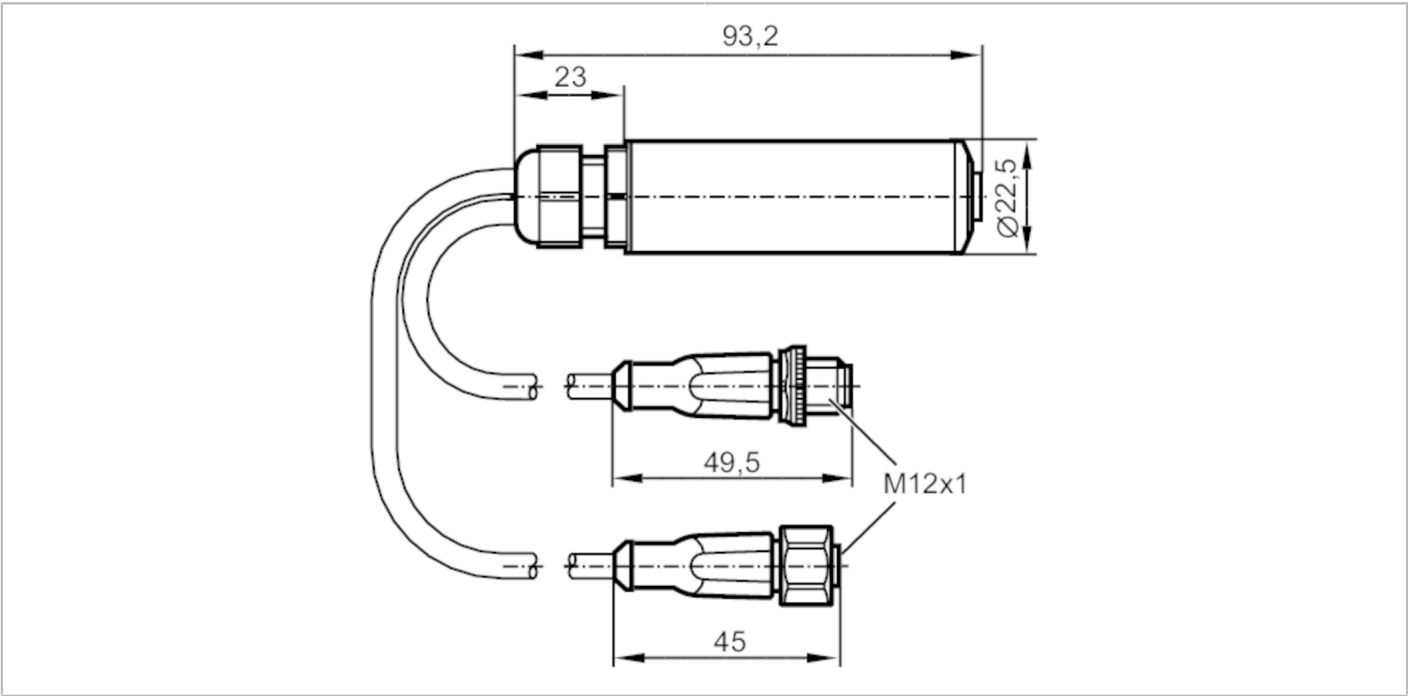

アプリケーション		
仕様		センサ用 PM1xxx
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～30
出力		
最大負荷	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
MTTF	[年]	2927
機械的仕様		
重量	[g]	227
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, FFKM, PBT
備考		
備考		ティーチボタン接続時はIO-Link通信ができません。
梱包数		1 個

E30425




圧力センサ用ティーチボタン

TEACH BUTTON

電気接続

ケーブル: 0.9 m, PUR, ケーブル長 最大: 30 m, センサ～ティーチボタン間

接続

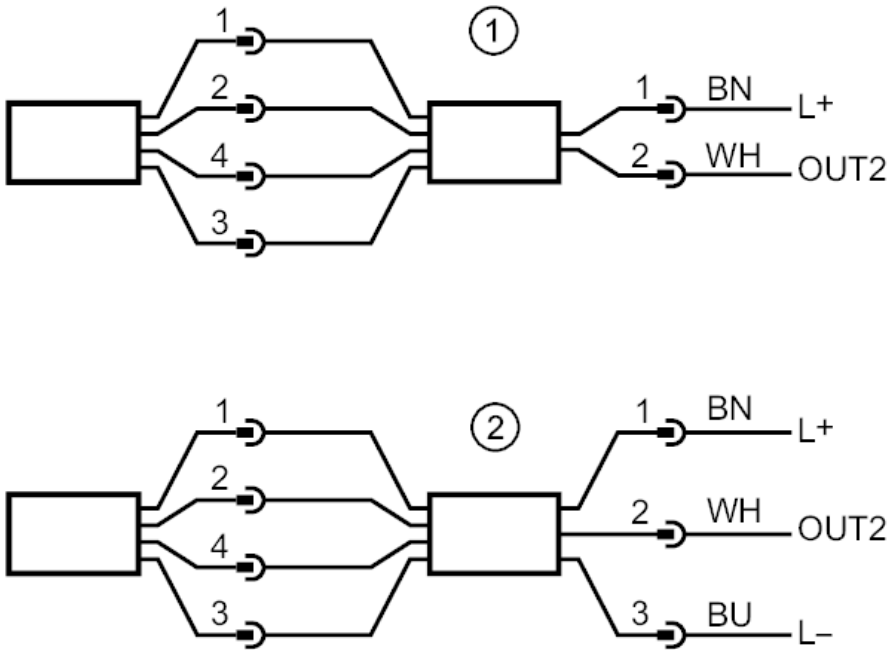

- | | |
|------|------------------------|
| 1 | 2線式で稼動 |
| 2 | 3線式 |
| OUT2 | 4～20 mA |
| | DIN EN 60947-5-2規格による色 |