


# E30436



中間ケーブルバルブプラグ付き  
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

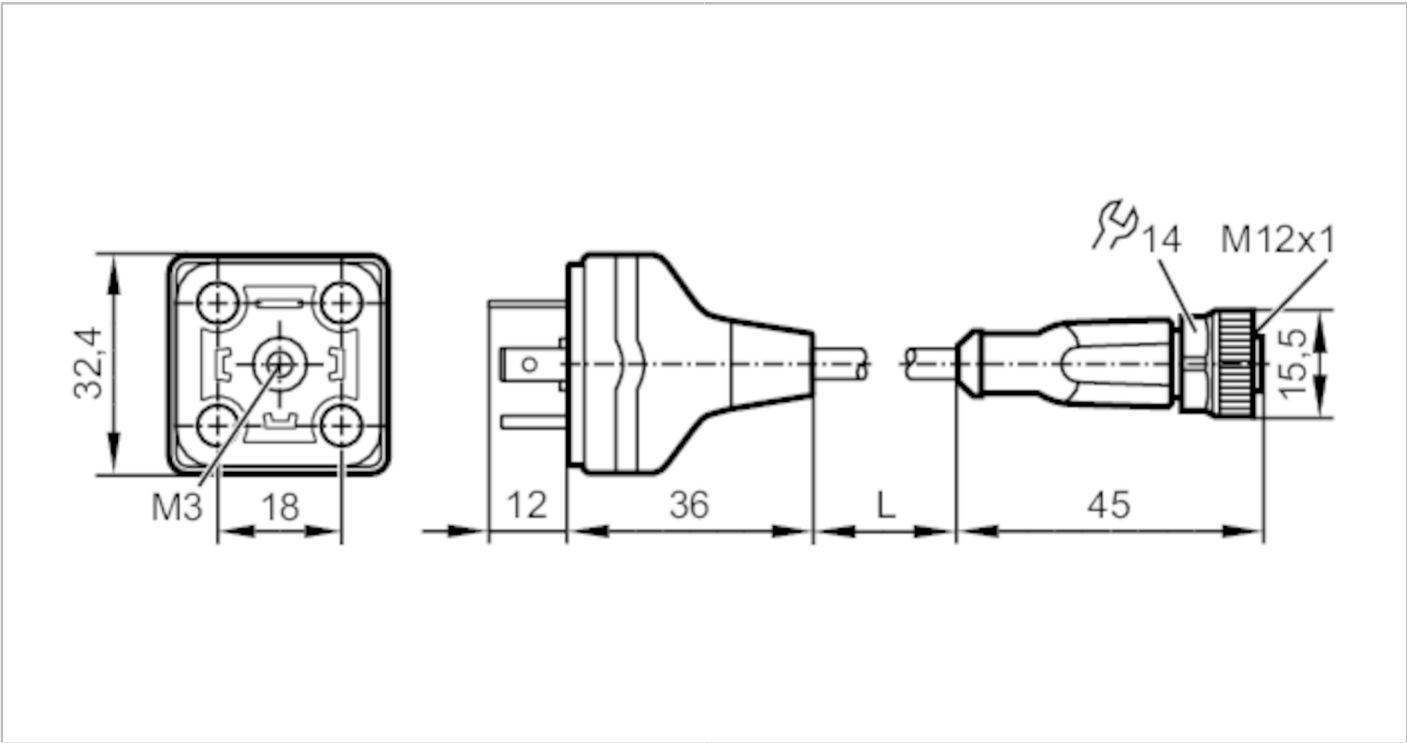

| アプリケーション    |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| 特長          |      | シリコンフリー, ハロゲンフリー  |
| シリコンフリー     |      | 有                 |
| 電氣的仕様       |      |                   |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | AC < 50 / DC < 60 |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 4                 |
| 使用環境条件      |      |                   |
| 使用周囲温度      | [°C] | -25~85            |
| 保護構造        |      | IP 65             |
| 機械的仕様       |      |                   |
| 重量          | [g]  | 66.7              |
| 外装材質        |      | TPU               |
| ロッキング材質     |      | 真鍮, ニッケルメッキ       |
| シーリング材      |      | FKM               |
| 備考          |      |                   |
| 梱包数         |      | 1 個               |

# E30436




## 中間ケーブルバルブプラグ付き

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

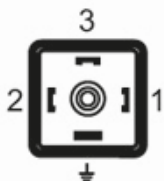

### 電気接続

ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.5 mm, 5 x 0.50 mm<sup>2</sup>

### 接続

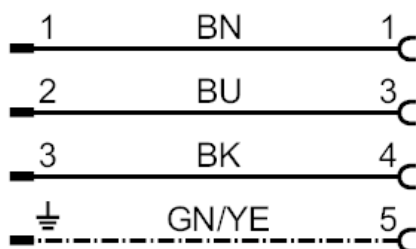

芯線色:  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
GN/YE = 緑 / 黄

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

