


E30447



バルブコネクタ
VALVE PLUG TYPE A

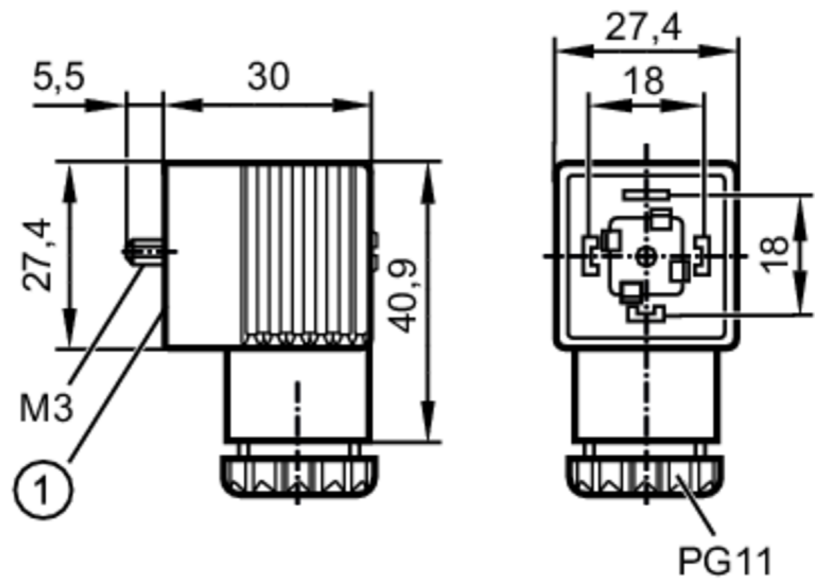

1 シーリング(パッキン)



アプリケーション		
特長		シリコンフリー
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~125
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	32.3
外形寸法	[mm]	41 x 27 x 30
材質		PA, FKM
外装材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E30447




バルブコネクタ
VALVE PLUG TYPE A

電気接続

端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm



接続

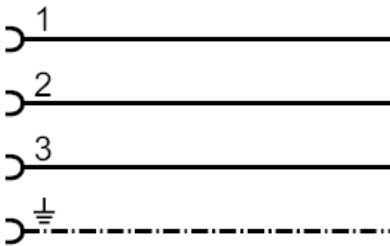

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA