


E30460



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

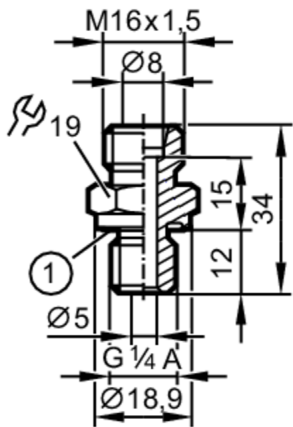

1 シーリング(パッキン)

アプリケーション	
アプリケーション	油圧アプリケーション
取付	平坦な面への取付け用, (取付け用 E30464)
最大許容圧力 [MPa]	80
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	42
材質	スチール 1.0718 / 12L13 (SUM22L), FKM , 亜鉛ニッケルコーティング
センサ接続	M16 x 1,5 ロックリングアダプタ用, テーパシール:S8
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ
備考	
梱包数	1 個