




プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

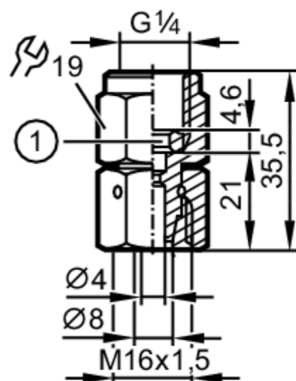

1 二重外縁のシールリング

アプリケーション		
アプリケーション	油圧アプリケーション, センサの方向を有効化	
取付	配管取付用, 平坦な面への取付け用, (配管取付用 M16 x 1.5 パイプアダプタが必要です, 平坦な面への取付け用 さらにネジ止めアダプタが必要です)	
最大許容圧力	[MPa]	63
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	61
材質	スチール 1.0718 / 12L13 (SUM22L), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.0216), FKM , 亜鉛ニッケルコーティング	
センサ接続	G 1/4 おすねじ	
プロセス接続	接圧部 M16 x 1,5 めすねじ テーパーシール:S8	
シーリング	二重外縁のシールリング	
備考		
梱包数	1 個	