




O-リング

O-RG 16,40x1,00/FFKM

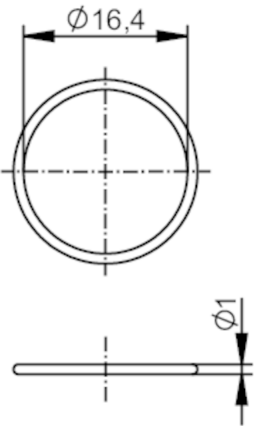

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-5～200
機械的仕様		
重量	[g]	1.5
内径	[mm]	16.4
外径	[mm]	18.4
材質		FFKM
備考		
梱包数		1 個