




プロセスセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPT G3/4

廃止品 - 参考資料

代替品: E30130 + PM17xx または PI17xx
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

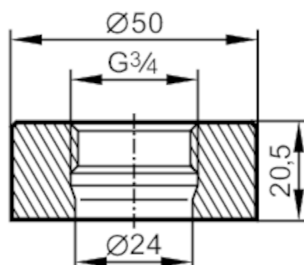

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	2.5
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用	

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	

機械的仕様

重量	[g]	290.5
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ	
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 50 mm	

備考

梱包数	1 個	
-----	-----	--