




クランプフィッティング
CLAMP FITTING 1/2NPT

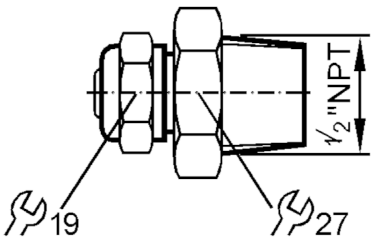

アプリケーション	
仕様	温度センサ用
アプリケーション	工業用アプリケーション
取付	クランプフィッティング
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	0.1
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	98.4
材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM
センサ接続	Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm
プロセス接続	接圧部 1/2" NPT
アクセサリ	
付属品	Oリング: 3 x Ø 10 mm, 8 mm, 6 mm, 閉 Oリング: 1, スロット付
備考	
梱包数	1 個