


E30059



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT 1/4 NPT A-G1/2 A

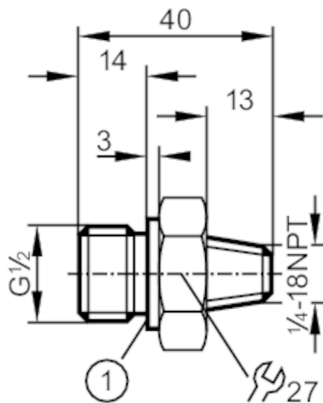

1 シール先端部

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	80
--------	-------	----

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	94.2
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
センサ接続	1/4" NPT	
プロセス接続	接圧部 G 1/2	

備考

梱包数	1 個
-----	-----