


E30064



プロセス接続用カバープラグ
M0 SEALING PLUG V4A

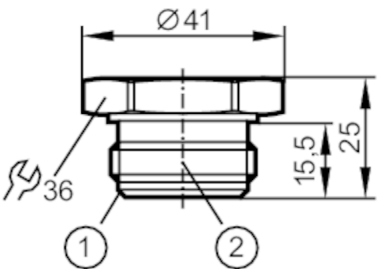

- 1 Aseptoflexシーリングエッジ
- 2 Aseptoflexねじ

EC 1935/2004

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	10
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	167.2
材質	ステンレス	
プロセス接続	接圧部 おすすめ Aseptoflex	
備考		
梱包数	1 個	