


E30065



取付けアダプタ

ADAPT G1/4-FLANGE NW16

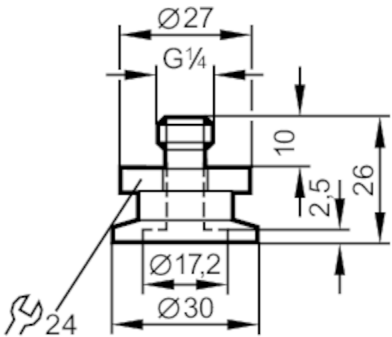

アプリケーション

仕様	小型フランジ G1/4 - DIN 28403 DN16
最大許容圧力 [MPa]	1

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	67
材質	ステンレス 1.4301 (SUS304)
センサ接続	G 1/4
プロセス接続	フランジ DN16

備考

梱包数	1 個
-----	-----