


E30108



プロセスセンサ用溶接アダプタ
WELDING ADAPTER D6

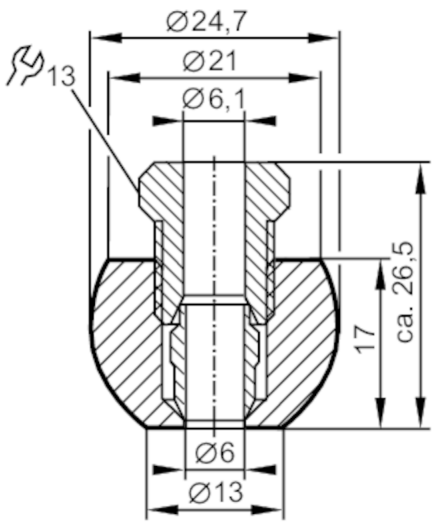

アプリケーション	
仕様	温度センサ用 Ø 6 mm
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	16
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	63
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Ø 6 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 24,7 mm
備考	
梱包数	1 個