

E30109




プロセスセンサ用溶接アダプタ

EINSHWADAPT D6 V4A

廃止品 - 参考資料

代替品: E30108

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

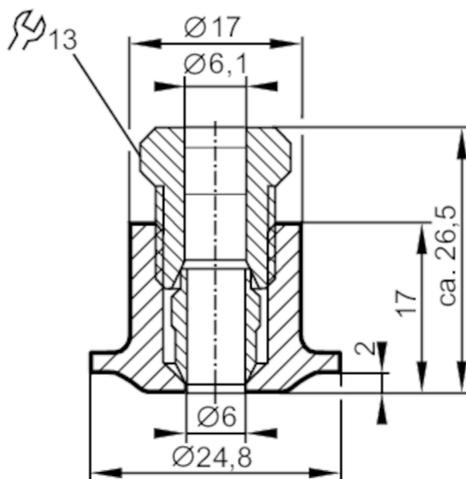

アプリケーション

仕様	温度センサ用 Ø 6 mm
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	16

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Ø 6 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----