


E30130



プロセスセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

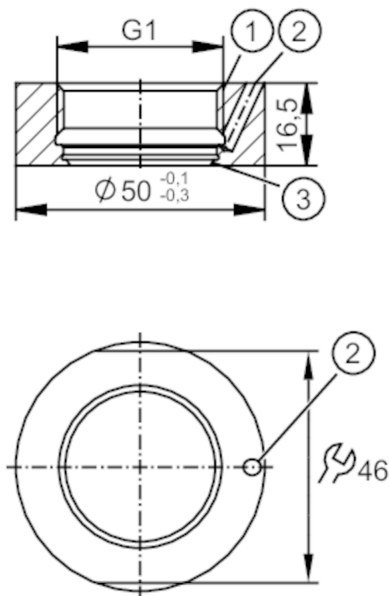

- 1 G1 めすねじ Aseptoflex Vario
- 2 リーク孔
- 3 密封面



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

アプリケーション	
仕様	リーク孔付
取付	薄厚用
最大許容圧力 [MPa]	5
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	186
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 50 mm
シーリング	ガスケット
アクセサリ	
付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123
備考	
梱包数	1 個