


E30131



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3

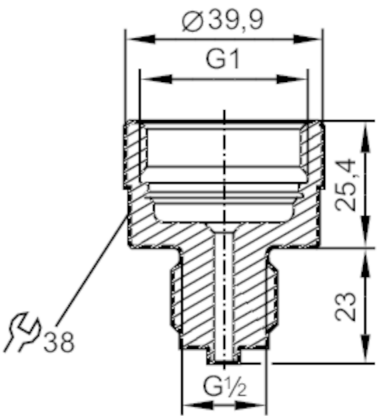

ACS Reg31

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	10
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	192
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
センサ接続	G 1 Aseptoflex Vario	
プロセス接続	接圧部 G 1/2	
アクセサリ		
付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合	
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123	
備考		
梱包数	1 個	