


E30135



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

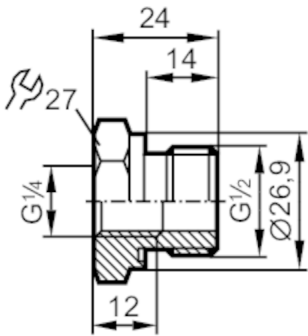

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	40
--------	-------	----

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	61.8
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), シーリング(パッキン): FKM	
センサ接続	G 1/4 おすねじ	
プロセス接続	接圧部 G 1/2	

備考

梱包数	1 個
-----	-----