


E30143



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
ADAPT PX G1/4A-G1/4A V4A

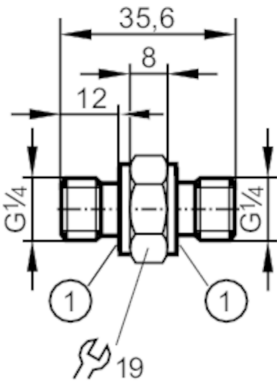

1 シーリング(パッキン) FKM / DIN 3869

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	80
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	44.2
材質	アダプタ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ガasket: FKM	
センサ接続	G 1/4 おすねじ	
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ DIN EN ISO 1179-2	
備考		
梱包数	1 個	