


E30157



プロセスセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPT D65/G1

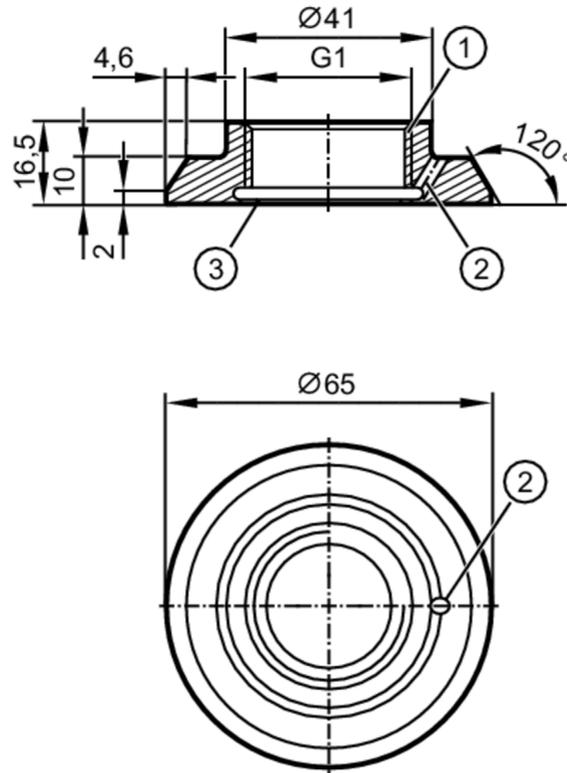

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 リーク孔
- 3 シール先端部



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	237.5
媒体接触部の材質		ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続		G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続		溶接アダプタ Ø 65 mm
シーリング		ガスケット

アクセサリ

付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123

備考

梱包数	1 個
-----	-----