

E30390




IO-Linkインターフェース

USB IO-LINK MASTER

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: ZZ1060

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

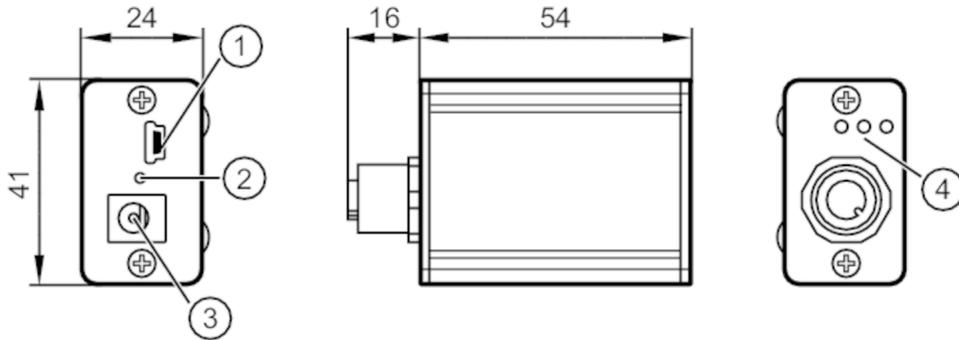

- 1 ソケット USB Mini-Bタイプ
- 2 LED 動作状態
- 3 DC 24 V
- 4 LED エラー / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



アプリケーション	
アプリケーション	センサのパラメータ設定および分析用
電氣的仕様	
定格電圧 (DC)	[V] 5, (主電源: DC 24 V)
消費電流	[mA] < 500, (主電源: < 1000 mA)
保護クラス	III
出力	
短絡保護	有
インターフェース	
通信インターフェース	IO-Link
IO-Link Master	
伝送タイプ	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
Class A ポート数	1
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~45
保護構造	IP 20
試験 / 認証	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
機械的仕様	
重量	[g] 572.4

E30390



IO-Linkインターフェース

USB IO-LINK MASTER

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	1 x LED, 黄色
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	機能	1 x LED, 緑
	エラー	1 x LED, 赤

アクセサリ


付属品	中間ケーブル: M12, EVC176
	USBケーブル
	電源アダプター インターナショナルタイプ
アクセサリ(別売り)	ソフトウェア: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - ソケット


コネクタ式: M12, コーディング: A

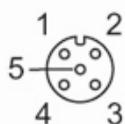

- 1: +24 V
- 2: SIO CH2 (DI/DO)
- 3: GND
- 4: IO-Link CH1 (C/Q)
- 5: 未使用

電気接続

接続

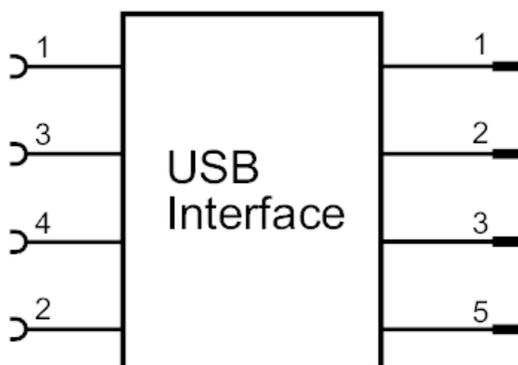

E30390



IO-Linkインターフェース

USB IO-LINK MASTER

電気接続 - ソケット

コネクタ式: USB

