


# E30397



## 温度センサ用保護管

PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT

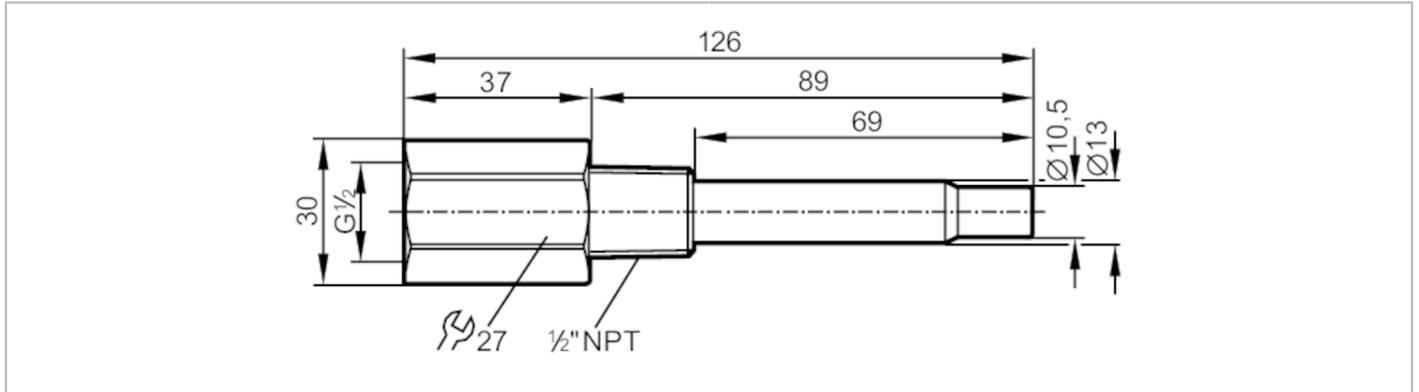

### アプリケーション

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 仕様           | 温度センサ用 TA34xx, TAA4xx |
| 最大許容圧力 [MPa] | 30                    |

### 測定範囲 / 設定範囲

|              |    |
|--------------|----|
| プローブ長 L [mm] | 69 |
|--------------|----|

### 機械的仕様

|                     |  |
|---------------------|--|
| 重量 [g]              | 162.7                                    |
| 材質                  | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                   |
| センサ接続               | G 1/2 テーパー形シーリングエッジ $\varnothing$ 8,2 mm |
| プロセス接続              | 1/2" NPT                                 |
| 媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | < 0.6 / -                                |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|