


E33401



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1

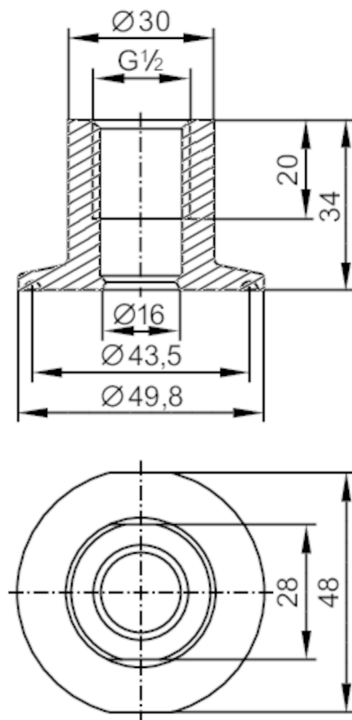

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	2.5
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	25
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	204.5
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)	
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4	
備考		
梱包数	1 個	