


E33405



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

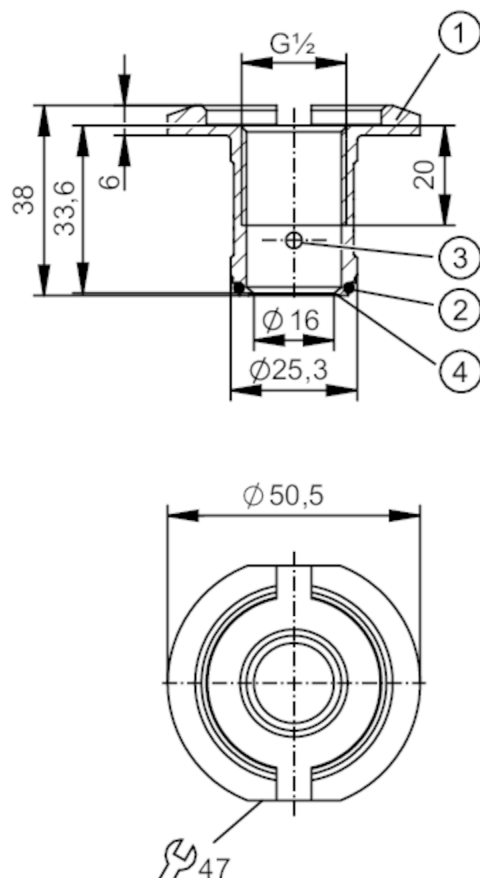

- 1 アダプタ
- 2 ガasket
- 3 リーク孔
- 4 シール先端部



EC 1935/2004 FDA

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 2.5

試験 / 認証

圧力機器指令

PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意

アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	142.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続		Clamp DN38 (1,5")
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		< 0.8 / 8
シーリング		金属/PEEK
DIN11866 衛生クラス		H3

アクセサリ

付属品 O-リング: 1, EPDM

E33405



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

備考	
梱包数	1 個