


プロセス配管アダプタ DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

廃止品 - 参考資料

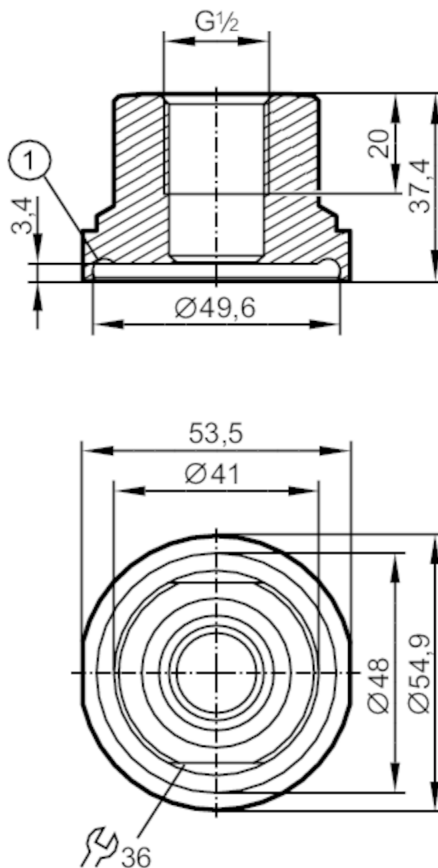

1 O-リング溝 DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

アプリケーション

仕様	配管用 DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
最大許容圧力 [MPa]	4

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
規格	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

機械的仕様

重量 [g]	399
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	パイプ取付け DN40 DIN 11864-1-A-BS
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H3

E33408



プロセス配管アダプタ DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

アクセサリ	
付属品	O-リング, FKM
備考	
梱包数	1 個