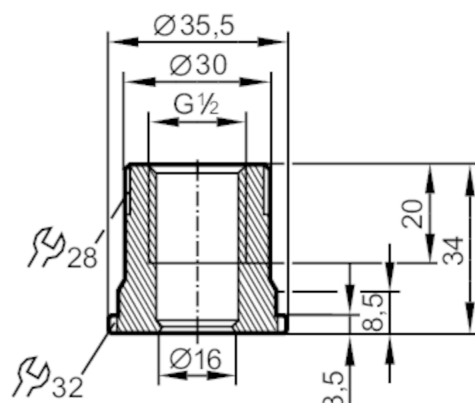


EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	4
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレーター)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	175
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)	
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	
プロセス接続	SMS パイプ取付け DN25	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4	
備考		
梱包数	1 個	