


E33431



ロックリング接続
PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/4

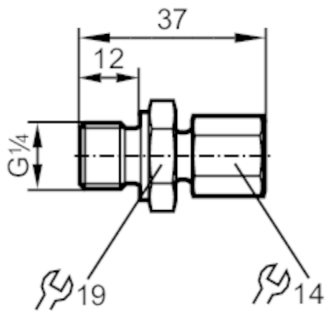

アプリケーション	
取付	ロックリング接続
最大許容圧力 [MPa]	5
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレーター)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	39.4
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	Ø 6 mm
プロセス接続	接圧部 G 1/4
備考	
梱包数	1 個