




取付けアダプタ

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

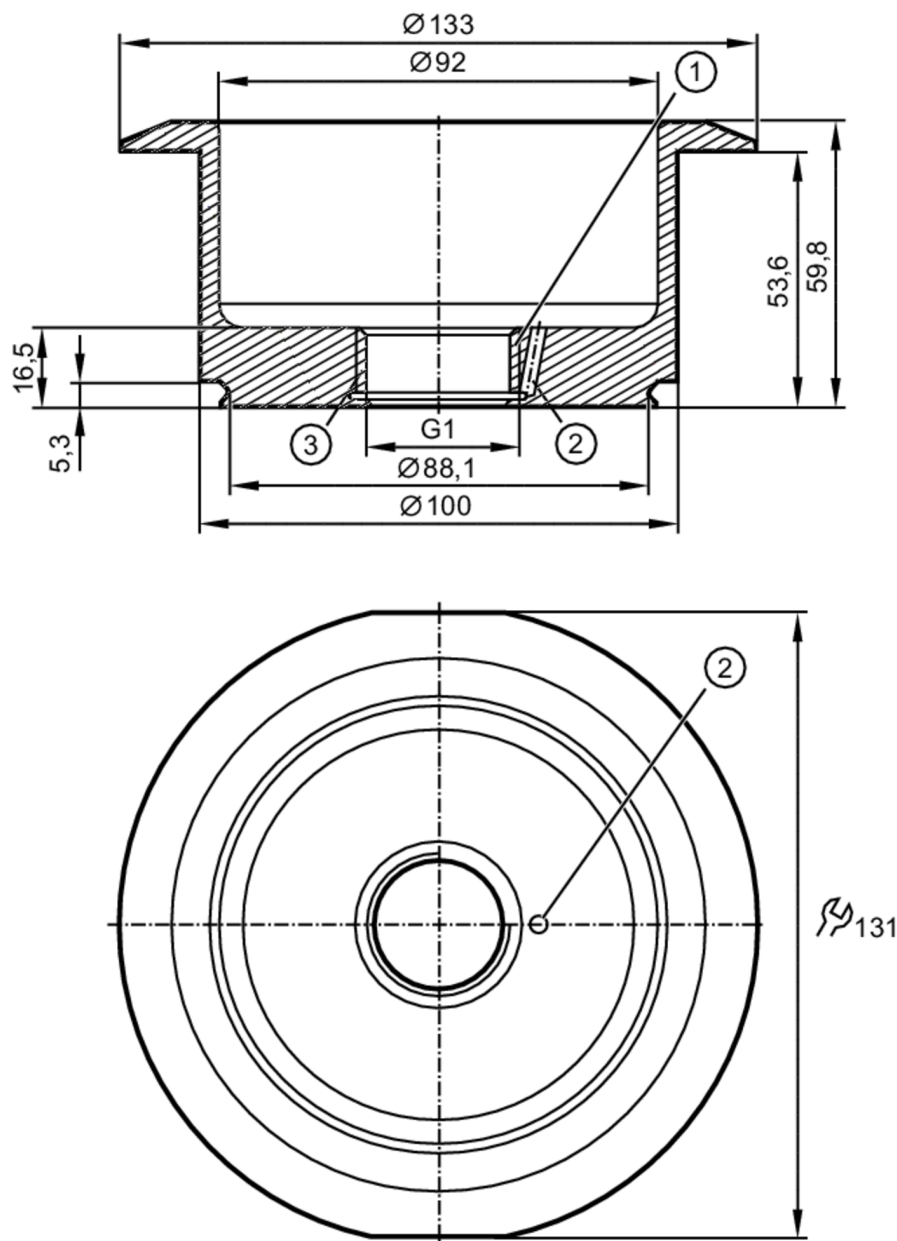

- 1 Aseptoflex Vario
2 リーク孔
3 密封面



EC 1935/2004 FDA

アプリケーション

仕様	アクセサリ, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
最大許容圧力 [MPa]	3.4

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

E33434



取付けアダプタ

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

機械的仕様		
重量	[g]	1602
媒体接触部の材質		ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4, O-リング: EPDM
センサ接続		G 1 Aseptoflex Vario
プロセス接続		Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
シーリング		ガasket
DIN11866 衛生クラス		H4
アクセサリ		
付属品		O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ (別売り)		O-リング: 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123
		O-リング: PEEK, FDA規格適合, E30124
備考		
梱包数		1 個