


E33601



ヘルールプロセスアダプタ
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5

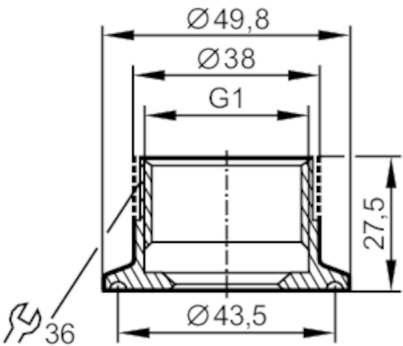

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1.6
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	16
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	140
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 テーパー形シーリングエッジ	
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
DIN11866 衛生クラス	H4	
備考		
梱包数	1 個	