


E33602



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5

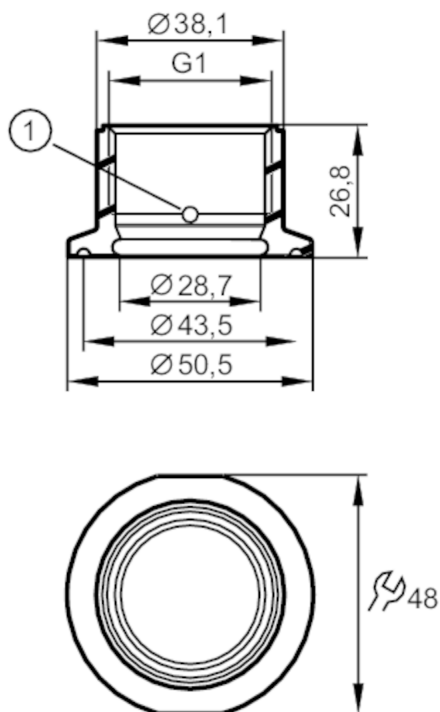

1: リーク孔



EC 1935/2004 FDA

アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	1.6

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	156.5
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
シーリング	ガスケット
DIN11866 衛生クラス	H4

アクセサリ

付属品	O-リング: 26 x 3, EPDM, FDA規格適合, E30438 O-リング: 26 x 3, FKM, FDA規格適合, E30437
-----	---

備考

梱包数	1 個
-----	-----