


E33612



ハイジェニック用プロセスアダプタ

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)

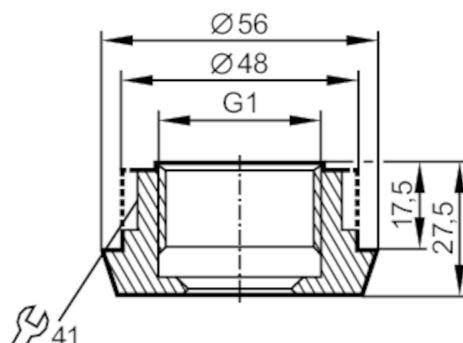

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション	
最大許容圧力	[MPa] 4
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量	[g] 283.5
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	配管用アダプター DN40 (1,5") DIN 11851
備考	
梱包数	1 個