


E33701



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

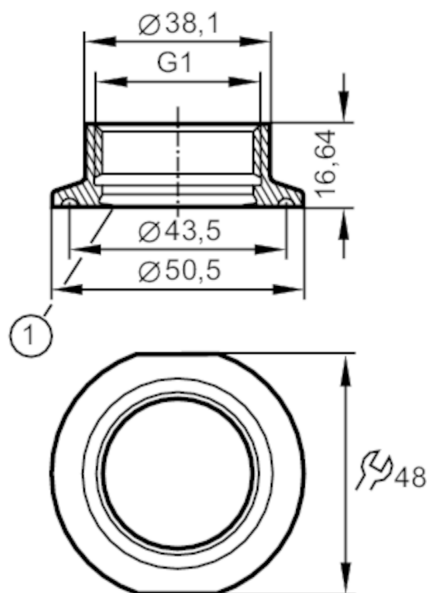

1 シール先端部

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	1.6
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	16

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	101
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario	
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
シーリング	金属	
DIN11866 衛生クラス	H4	

備考

梱包数	1 個
-----	-----