


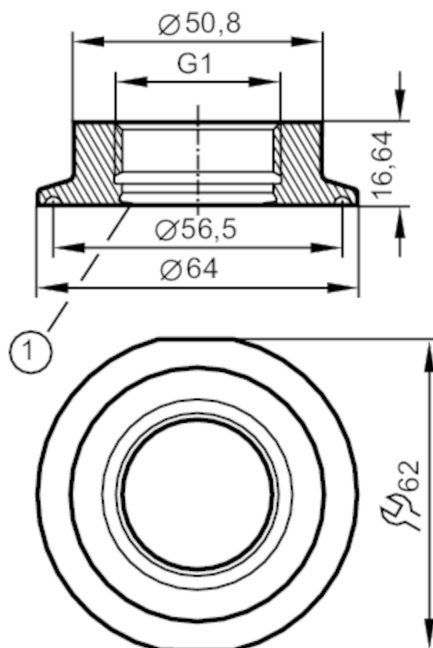

1 シール先端部

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1.6
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	16
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	231
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario	
プロセス接続	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
シーリング	金属	
DIN11866 衛生クラス	H4	
備考		
梱包数	1 個	