


E33712



ハイジェニック用プロセスアダプタ
ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

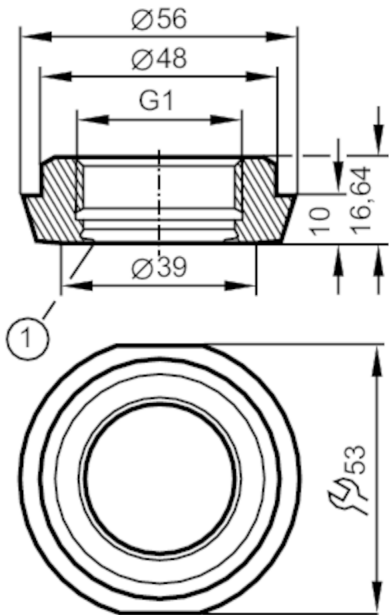

1 シール先端部

EC 1935/2004 FCM 

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 4

試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g] 199

媒体接触部の材質 ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4

センサ接続 G 1 めすねじ Aseptoflex Vario

プロセス接続 配管用アダプター DN40 (1,5") DIN 11851

シーリング 金属

DIN11866 衛生クラス H4

備考

梱包数 1 個