


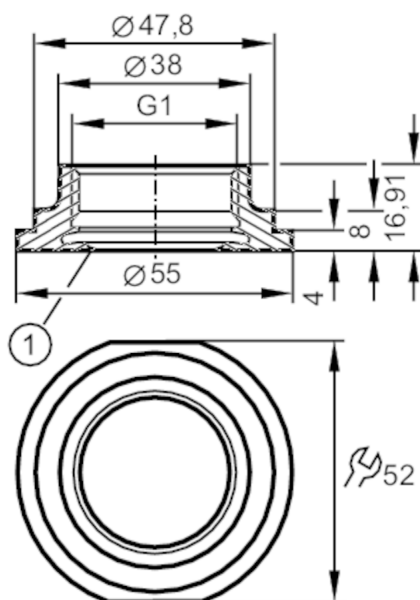

1 シール先端部

EC 1935/2004 FCM 

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	4
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレーター)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	139.5
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario	
プロセス接続	SMS パイプ取付け DN40 (1,5")	
シーリング	金属	
DIN11866 衛生クラス	H4	
備考		
梱包数	1 個	