

# E33901




ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

廃止品 - 参考資料

代替品: E33201 または E33401

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

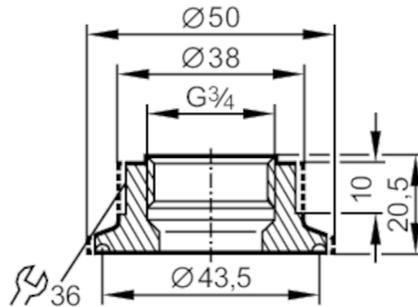

## アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 1.6

## 試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

## 機械的仕様

重量 [g] 165.5

媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4

センサ接続 G 3/4

プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

DIN11866 衛生クラス H4

## 備考

梱包数 1 個