


E33910



ハイジェニック用プロセスアダプタ

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

廃止品 - 参考資料

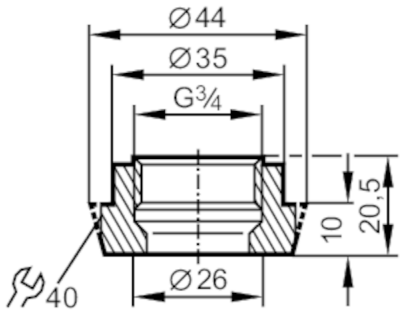

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	4
--------	-------	---

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	146.5
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 3/4	
プロセス接続	配管用アダプター DN25 (1") DIN 11851	

備考

梱包数	1 個
-----	-----