

E33001



ヘルールプロセスアダプタ


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

廃止品 - 参考資料

代替品: E33701

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。

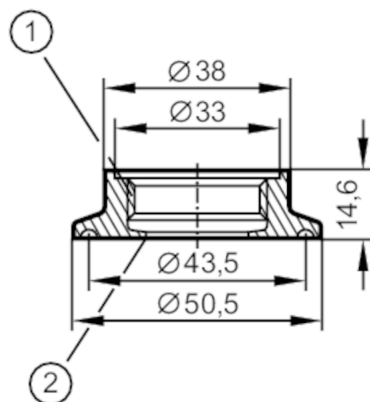

- 1 Aseptoflexねじ
2 Aseptoflexシーリングエッジ

EC 1935/2004 FCM 

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 1.6

試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g] 127

材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)

センサ接続 Aseptoflex

プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz 0.4 / 4

備考

梱包数 1 個