


E33004



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

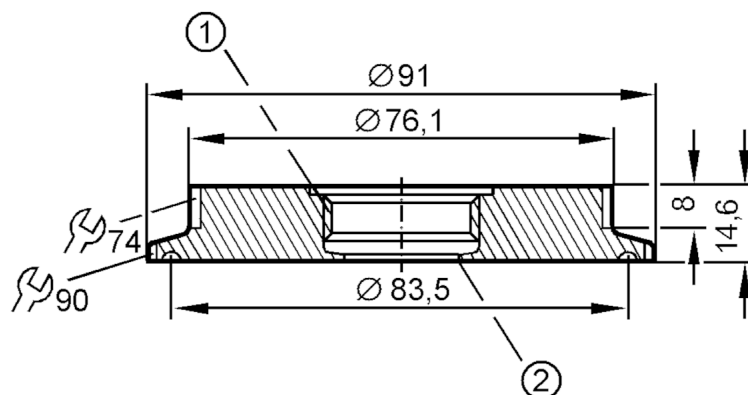

- 1 Aseptoflexねじ
2 Aseptoflexシーリングエッジ

EC 1935/2004 FDA

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	554.4
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
センサ接続	Aseptoflex	
プロセス接続	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4	
DIN11866 衛生クラス	H4	
備考		
梱包数	1 個	