

# E33009



ヘルールプロセスアダプタ


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

廃止品 - 参考資料

代替品: E33202

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。

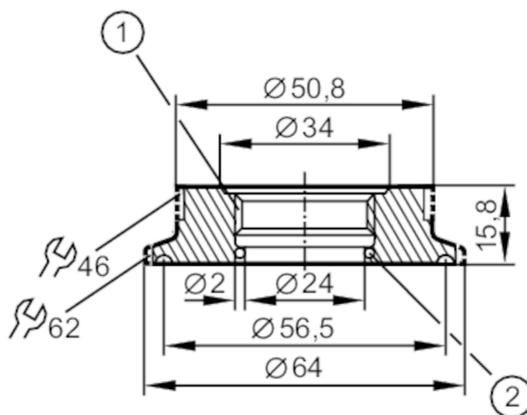

- 1 Aseptoflexおねじ
- 2 O-リング 24 x 2 FPM 80SH



## アプリケーション

取付	リング付
最大許容圧力 [MPa]	1.6

## 試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

## 機械的仕様

重量 [g]	247.5
取り付け方法	リング付
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: EPDM
センサ接続	Aseptoflex
プロセス接続	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4

## アクセサリ

アクセサリ(別売り)	O-リング: 5, EPDM, E30054 O-リング: 5, FPM (Viton), E30053
------------	---

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----