

E33011



ハイジェニック用プロセスアダプタ


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

廃止品 - 参考資料

代替品: E33711

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。

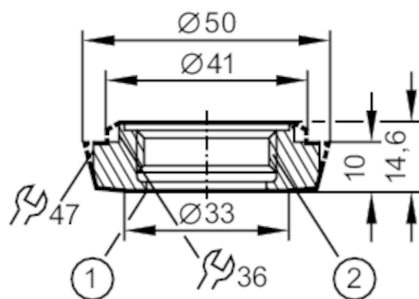

- 1 Aseptoflexシーリングエッジ
- 2 Aseptoflexねじ

EC 1935/2004 FCM FDA

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 4

試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g] 158

材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)

センサ接続 Aseptoflex

プロセス接続 配管用アダプター DN32 (1,25") DIN 11851

媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz 0.4 / 4

DIN11866 衛生クラス H4

備考

梱包数 1 個